


Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift verkupfert

Art.-Nr. 5223601

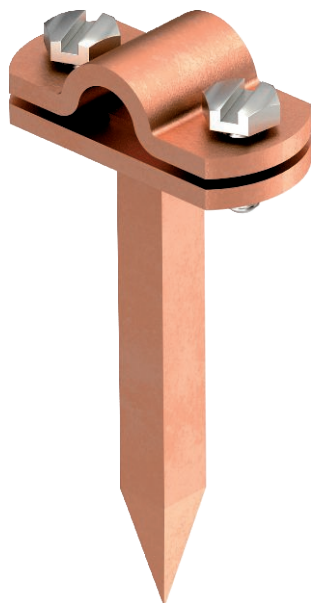


- Komplett mit Überleger und Sechskantschrauben
- Mit Vierkantstift zur schnellen Montage
- Mit Sechskantschrauben aus VA

Cu Kupfer

Stammdaten

Art.-Nr.	5223601
Typ	163 100 CU
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Dimension	100mm
Werkstoff	Kupfer
Werkstoff Kürzel	Cu
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	10,84 kg/100 St.

Technische Daten

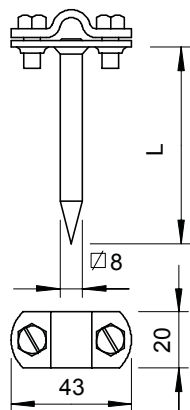

Länge	100,00 mm
Maß L	100,00 mm
Befestigungsart Leiter	mit Schraubchelle
Befestigungsart Halter	mit Schlagstift
Einsatz im Ex-Bereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kupfer
Werkstoff des Überlegers	Kupfer
Werkstoff des Unterteils	Kupfer