


Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Art.-Nr. 5223105

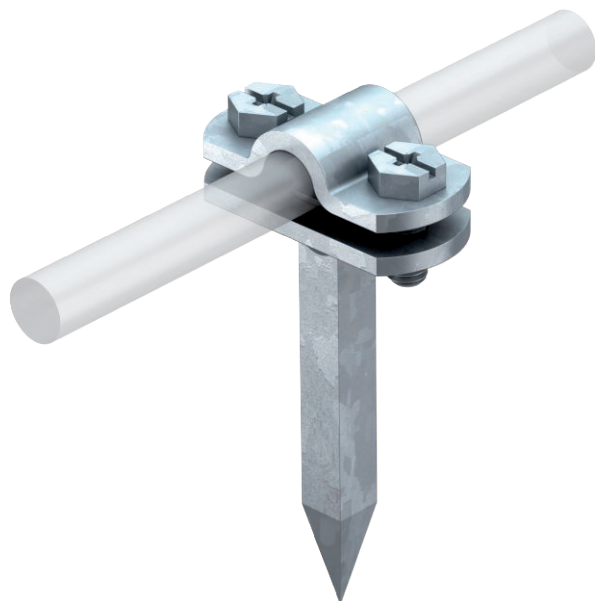


- Komplett mit Überleger und Sechskantschrauben
- Mit Vierkantstift zur schnellen Montage
- Mit Sechskantschrauben aus VA

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5223105
Typ	163 100 FT
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Dimension	100mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	10,06 kg/100 St.

Technische Daten

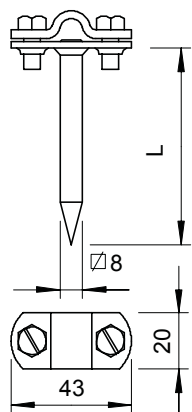

Länge	100,00 mm
Maß L	100,00 mm
Befestigungsart Leiter	mit Schraubchelle
Befestigungsart Halter	mit Schlagstift
Einsatz im Ex-Bereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Stahl
Werkstoff des Überlegers	Stahl
Werkstoff des Unterteils	Stahl