

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter, zum direkten Aufkleben

Art.-Nr. 5218810




- mit Leitungshalter und Unterteil aus Stahl, tauchfeuerverzinkt
- Unterteil \varnothing 100 mm

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5218810
Typ	165 B 60
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Flachdächer
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	26,10 kg/100 St.

Technische Daten

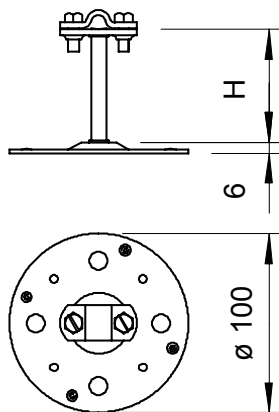

Länge	100,00 mm
Maß H	60,00 mm
Anwendung	Flachdach
Befestigungsart Leiter	mit Schraubshelle
Leiter-Durchmesser von/bis	8,00 - 10,00
Montageart	klebbar
Montagehöhe	60,00 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Stahl, feuerverzinkt
Werkstoff des Trägers	Stahl, feuerverzinkt