

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Flachdächer, mit vergrößertem Bodenteil

Art.-Nr. 5218716




- geschlossene Form mit Boden
- mit doppelter Leitungshalterung
- Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
- Hülle aus Polyethylen, schwarz, Boden aus Polypropylen, schwarz
- mit größerem Bodenteil (Ø 200 mm) zur besseren Standsicherheit

PA/PE Polyamid/Polyethylen

Stammdaten

Art.-Nr.	5218716
Typ	165 MBG-8-10 200
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Flachdächer
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid/Polyethylen
Werkstoff Kürzel	PA/PE
Kleinste VK-Einheit (VG)	12 Stück
Gewicht	100,00 kg/100 St.

Technische Daten

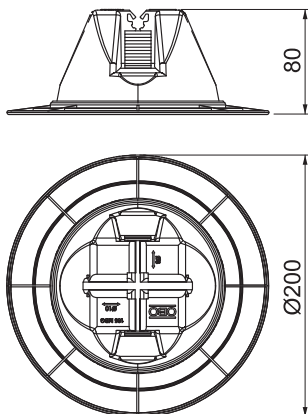

Länge	200,00 mm
Anwendung	Flachdach
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Montageart	sonstige
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	Beton