

# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Flachdächer

Art.-Nr. 5218704





- geschlossene Form mit Boden
- mit doppelter Leitungshalterung
- Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
- Hülle aus Polyethylen, schwarz, UV-stabilisiert und wetterbeständig
- Boden aus Polyamid PA 6, schwarz, UV-stabilisiert und wetterbeständig
- Boden nahezu auf allen Dachbahn-Systemen (Bitumen, PVC) einsetzbar
- Typen 165 MBG...FO: Verpackt im Folienbeutel

**PA/PE** Polyamid/Polyethylen

### Stammdaten

Art.-Nr.	5218704
Typ	165 MBG-8-10 FO
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Flachdächer
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid/Polyethylen
Werkstoff Kürzel	PA/PE
Kleinste VK-Einheit (VG)	12 Stück
Gewicht	100,00 kg/100 St.

### Technische Daten

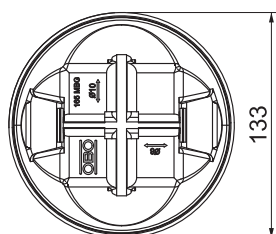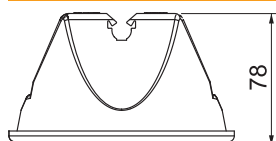

Länge	133,50 mm
Anwendung	Flachdach
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Montageart	sonstige
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	Beton