

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter 55 mm

Art.-Nr. 5218314




- geeignet zum direkten Aufkleben auf Flachdächern
- Leitungshalter aus Polyamid
- Unterteil aus Stahl, tauchfeuerverzinkt
- Unterteil \varnothing 100 mm

PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	5218314
Typ	165 NBK 55
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	75 Stück
Gewicht	13,54 kg/100 St.

Technische Daten

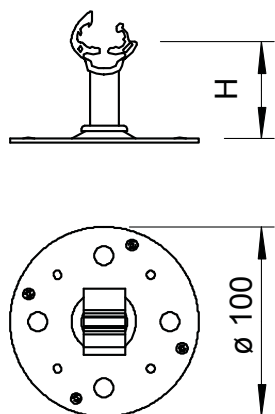

Länge	100,00 mm
Maß H	55,00 mm
Anwendung	Flachdach
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis	8,00 - 10,00
Montageart	klebbar
Montagehöhe	55,00 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	Stahl, feuerverzinkt