


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter, für Kunststofffoliendächer

Art.-Nr. 5218999

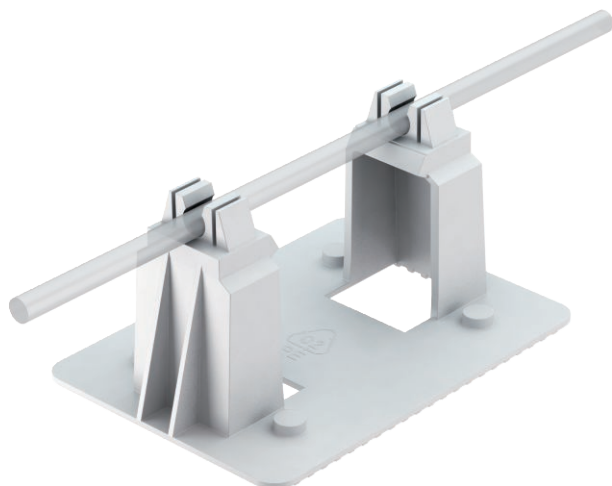


- für Flachdächer
- für Rundleiter Rd 8 bis 10
- Kunststoffhalterung aus Polyethylen, lichtgrau
- zum Einklemmen in Dachbahnstreifen
- bei der Installation von Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen

PE Polyethylen

Stammdaten

Art.-Nr.	5218999
Typ	165 R-8-10 OBG
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Dachbahnstreifen
Werkstoff	Polyethylen
Werkstoff Kürzel	PE
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	6,76 kg/100 St.

Technische Daten

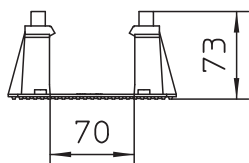

Länge	140,00 mm
Breite	100,00 mm
Höhe	60,00 mm
Anwendung	Flachdach
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis	8,00 - 10,00
Montageart	klemmbar
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	Kunststoff

