

# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter für Flachleiter

Art.-Nr. 5229553




- Für Flachband
- Mit Innengewinde (G)
- Montagehöhe 30 mm

**TG** Temperguss  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	5229553
Typ	168 FL40-M8
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Bezeichnung 2	für Flachleiter
Dimension	40mm
Werkstoff	Temperguss
Werkstoff Kürzel	TG
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	8,20 kg/100 St.

### Technische Daten

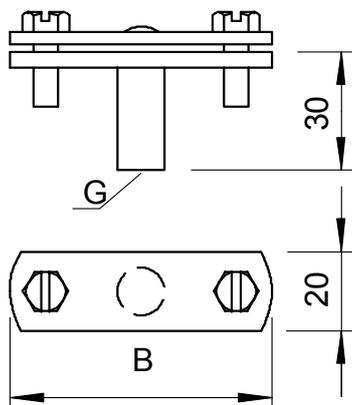

Maß B	66,00 mm
Maß G	M8 mm
Befestigungsart Leiter	mit Schraubchelle
Befestigungsart Halter	Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Gewindegröße M	8
Gewinde	M8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Leiterabmessungen	40x4 mm flach
Passung	FL 40 mm