

Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit
Holzschraubengewinde

Art.-Nr. 5227151



- auch für Flachleiter bis FL 30
- mit Holzschraubengewinde
- Unterteil aus Temperguss, feuerverzinkt
- Überleger und Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt


TG Temperguss

F feuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|------------------|
| Art.-Nr. | 5227151 |
| Typ | 176 A 150 |
| Bezeichnung 1 | Leitungshalter |
| Dimension | 150mm |
| Werkstoff | Temperguss |
| Werkstoff Kürzel | TG |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN 267, Teil 10 |
| Oberfläche Kürzel | F |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 20 Stück |
| Gewicht | 13,10 kg/100 St. |

Technische Daten

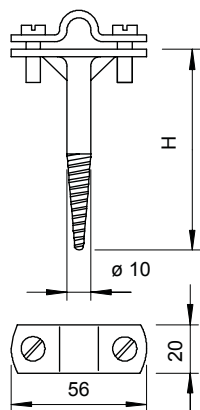

| | |
|---|-------------------------------------|
| Länge | 150,00 mm |
| Maß H | 150,00 mm |
| Befestigungsart Leiter | mit Schraubchelle |
| Befestigungsart Halter | mit Spitze Holzschraubgewinde |
| Einsatz im Ex-Bereich | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | <input type="checkbox"/> |
| Leiterabmessungen | 8-10 mm rund |
| Passung | Rd 8-10 mm |