

Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm

Art.-Nr. 5207444




- mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch \varnothing 7 mm
- witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C

PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	5207444
Typ	177 20 M8
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Dimension	20mm
Farbe	grau
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	0,72 kg/100 St.

Technische Daten

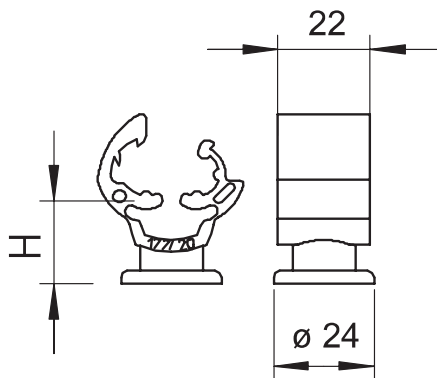

Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter	Bohrung mit M Gewinde
Gewindegröße M	8
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Montagehöhe	20,00 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Polyamid
Werkstoff des Überlegers	Polyamid
Werkstoff des Unterteils	Polyamid