

Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Rd 8 mm, Befestigung mit Schraube und Dübel und Dübel

Art.-Nr. 5207901




- mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch \varnothing 7 mm
- aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
- vormontiert mit Unterleger und Holzschraube 5 x 60 und Kunststoffdübel 8 x 40

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	5207901
Typ	177 20 VA B-HD
Bezeichnung 1	Leitungshalter komplett
Bezeichnung 2	für Rundleiter
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	2,90 kg/100 St.

Technische Daten

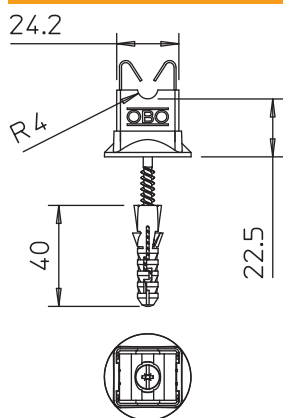

Maß G	M6 mm
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter	mit Dübel
Leiterabmessungen	8 mm rund
Montagehöhe	20,00 mm
Passung	Rd 8 mm