

# Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang  $\varnothing$  5 mm

Art.-Nr. 5207339





- mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch  $\varnothing$  5 mm
- aus rostfreiem Edelstahl (V2A)

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

## Stammdaten

Art.-Nr.	5207339
Typ	177 20 VA M6
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	2,50 kg/100 St.

## Technische Daten

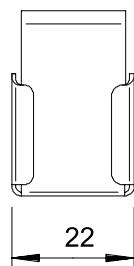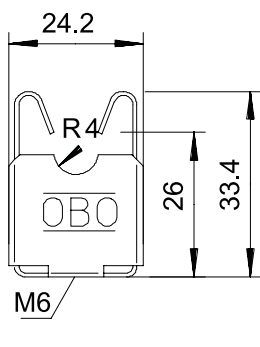

Maß G	M6 mm
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Befestigungsart Halter	Bohrung mit M Gewinde
Gewindegröße M	6
Leiterabmessungen	8 mm rund
Montagehöhe	20,00 mm
Passung	Rd 8 mm