


Technisches Datenblatt

Vario-Erdklemme

Art.-Nr. 5014425

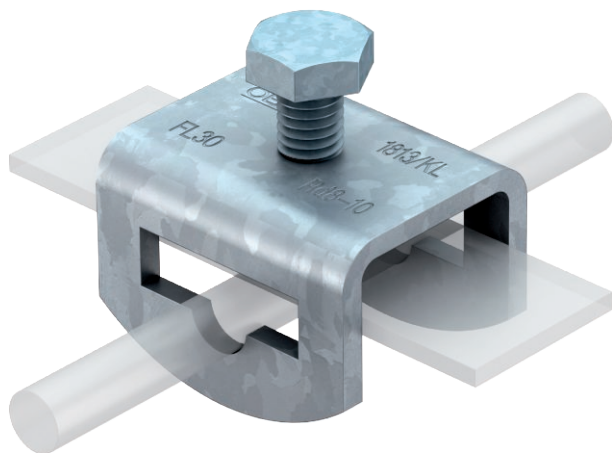

- passend zum Verbinden für Rd 10 x FL 30, FL 30 x FL 30
- schnelle Montage mittels einer Sechskantschraube M10 x 20 (F)





- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

Produktbeschreibung

Stammdaten

Art.-Nr.	5014425
Typ	1813 KL
Bezeichnung 1	Erdanschlussklemme
Dimension	8-10xFL30
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Gewicht	18,00 kg/100 St.

Technische Daten

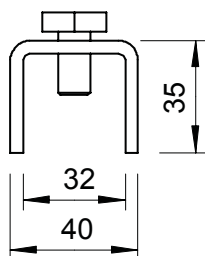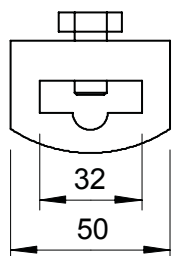

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Mehrweckverbindungsklemme
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	FL30 x Rd 8-10 mm