


Technisches Datenblatt

VARIO-Erdungsklemme für große Bewehrungsstähle

Art.-Nr. 5014469

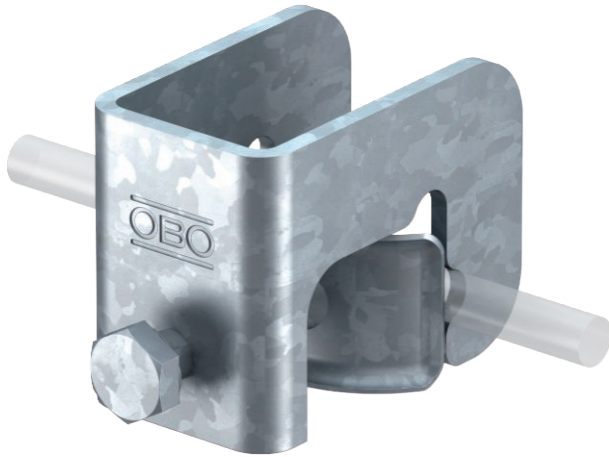

- für Bewehrungsstahl mit Durchmesser 16-37 mm und Rund- und Flachleiter
- schnelle Installation durch offenes Langloch und nur einer M10-Schraube
- drehbare Metalldruckwanne zur einfachen und sicheren Montage




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Produktbeschreibung

Stammdaten

Art.-Nr.	5014469
Typ	1814 FT D37
Bezeichnung 1	VARIO-Erdklemme mit Druckwanne
Bezeichnung 2	für Armierung 16-37mm
Dimension	61x46x88
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Gewicht	30,00 kg/100 St.

Technische Daten

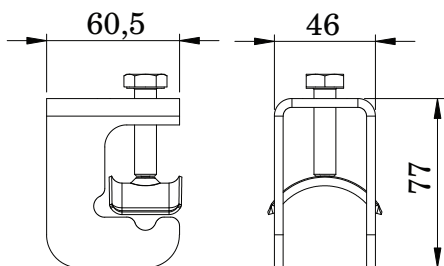

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Mehrzweckverbindungsklemme
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Erderanschluss Durchmesser	20-30 mm
Geeignet für Verbindung	sonstige
Montageart	klemmbar
Passung	FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37 mm