

# Technisches Datenblatt

## VARIO-Erdungsklemme für große Bewehrungsstähle

Art.-Nr. 5014477



- für Bewehrungsstahl mit Durchmesser 16-37 mm und Rund- und Flachleiter
- schnelle Installation durch offenes Langloch und nur einer M10-Schraube
- drehbare Metalldruckwanne zur einfachen und sicheren Montage




St Stahl

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	5014477
Typ	1814 ST D37
Bezeichnung 1	VARIO-Erdklemme mit Druckwanne
Bezeichnung 2	für Armierung 16-37mm
Dimension	61x46x88
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Gewicht	30,00 kg/100 St.

### Technische Daten

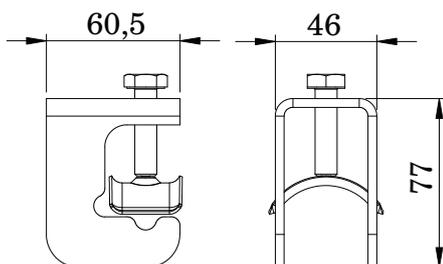

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Mehrzweckverbindungsklemme
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Erderanschluss Durchmesser	20-30 mm
Geeignet für Verbindung	sonstige
Montageart	klemmbar
Passung	FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37 mm