

# Technisches Datenblatt

## Profilstaberder mit Anschlusslasche

Art.-Nr. 5003008




- Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm
- mit Anschlusslasche
- 1 Durchgangsloch  $\varnothing$  13 mm
- 2 Durchgangslöcher  $\varnothing$  11 mm
- Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich
- zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen

<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	5003008
Typ	213 1000 DIN
Bezeichnung 1	Kreuzerder
Bezeichnung 2	mit Anschlusslasche
Dimension	1000mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	240,50 kg/100 St.

### Technische Daten

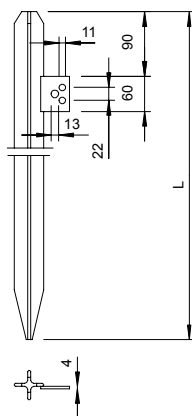

Länge	1.000,00 mm
Maß L	1.000,00 mm
Ausführung	mit Anschlusslasche
Profilart	Kreuz
Verbindungsart	sonstige