


# Technisches Datenblatt

## T-Verbinder Rd 8-10 mm

Art.-Nr. 5311101

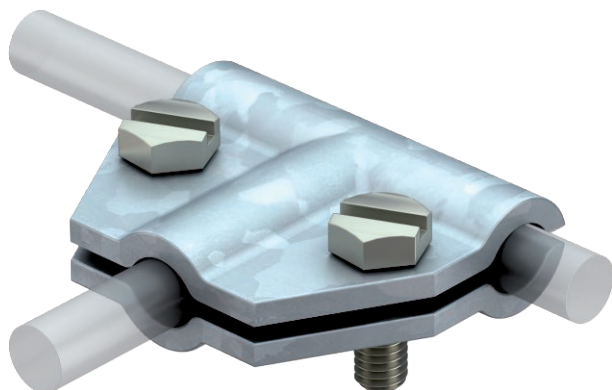

- Mit 2 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)




 
 
- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	5311101
Typ	245 8-10 FT
Bezeichnung 1	T-Verbinder
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Gewicht	9,40 kg/100 St.

### Technische Daten

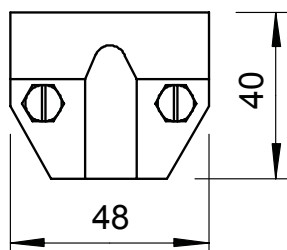

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	T-Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	<input type="checkbox"/>