

# Technisches Datenblatt

## Hammereinsatz Typ 2536 für Tiefenerder



Art.-Nr. 3044904




- passend für Staberder-System ST, BP und OMEX
- für Vibrationshämmer mit SDS-Max/TEY-Aufnahme
- für Fabrikat Hilti Kombihämmer: TE 50/ 54/ 55/ 56/ 60/ 70/ 74/ 75/ 76/ 80
- für Fabrikat Hilti Meißelhämmer: TE 500/ 505/ 705/ 706
- gehärtet

**St** Stahl

### Stammdaten

Art.-Nr.	3044904
Typ	2536 20
Bezeichnung 1	Hammereinsatz
Bezeichnung 2	für Hilti TE54/55 74/75
Dimension	20mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	55,00 kg/100 St.

### Technische Daten

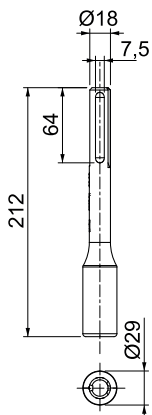

Erderdurchmesser	20,00 mm
für Tiefenerder	20,00 Ø mm