


# Technisches Datenblatt

## Kreuzverbinder rund/rund ohne Zwischenplatte

Art.-Nr. 5312582

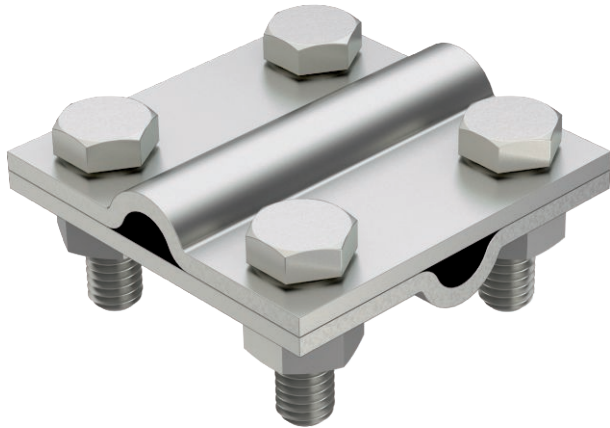

- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskanmuttern M8 (F)



 
 
VA Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	5312582
Typ	253 8-10 V4A
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder rund/rund
Bezeichnung 2	ohne Zwischenplatte
Dimension	60x60
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Werkstoff Kürzel	A4
Güte	1.4571/1.4404
Gewicht	23,65 kg/100 St.

### Technische Daten



Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	<input type="checkbox"/>

