


Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm

Art.-Nr. 5314038

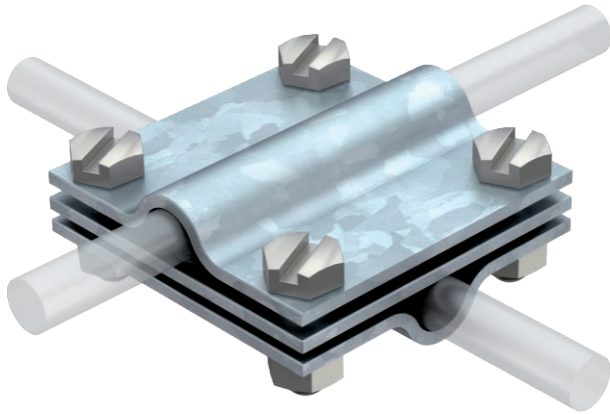

- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- für Rundleiter, Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
- mit Zwischenplatte
- 4 Sechskantschrauben M6 x 20 und 4 Sechskantmuttern M6






St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Produktbeschreibung

Stammdaten

Art.-Nr.	5314038
Typ	254 DIN 8-10 FT
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Gewicht	16,66 kg/100 St.

  Technische Daten

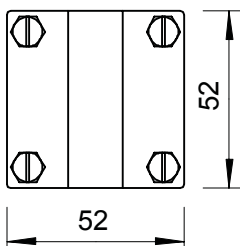

Maß A	52,00 mm
Maß B	52,00 mm
Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	<input checked="" type="checkbox"/>