


Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder für Flachleiter

Art.-Nr. 5314534

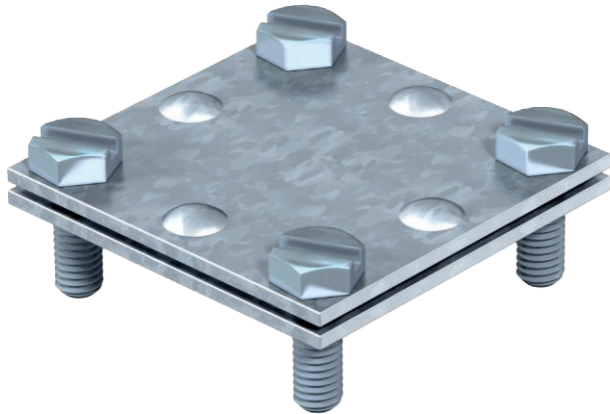

- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Passung: max. FL 30 x FL 30
- ohne Zwischenplatte
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M6 x 20 (F)




St Stahl
FT tauchfeuverzinkt

Produktbeschreibung

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 5314534 |
| Typ | 255 A-FL30 FT |
| Bezeichnung 1 | Kreuzverbinder |
| Bezeichnung 2 | ohne Zwischenplatte |
| Dimension | 30mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | tauchfeuverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oberfläche Kürzel | FT |
| Gewicht | 11,50 kg/100 St. |

Technische Daten

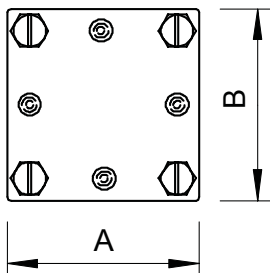

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Maß A | 52,00 mm |
| Maß B | 52,00 mm |
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
| Art des Verbinders | Kreuzverbinder |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| Geeignet für Verbindung | Flachleiter FI 30 / FI 30 |
| Passung | max. FL30 mm |
| Zwischenplatte | <input type="checkbox"/> |