


Technisches Datenblatt

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter

Art.-Nr. 5314720

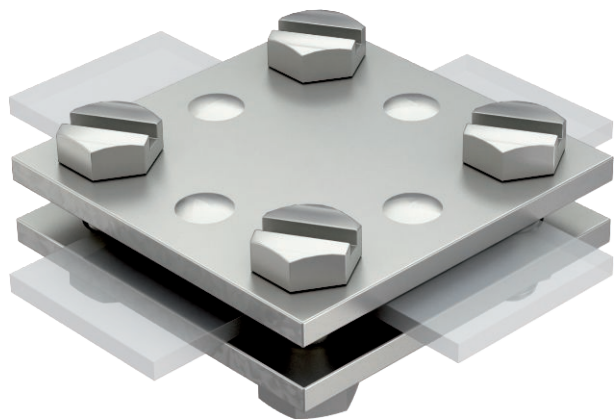

256/A-DIN ... Kreuzverbinder für Flachleiter

- Werkstoff:Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
- Passung: max. FL30 mm
- Ohne Zwischenplatte
- Montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8
- DIN 48845, Form H





VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Produktbeschreibung

Stammdaten

Art.-Nr.	5314720
Typ	256 A-DIN 30 VA
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Bezeichnung 2	ohne Zwischenplatte
Dimension	30mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Güte	1,43
Gewicht	27,80 kg/100 St.

 Technische Daten

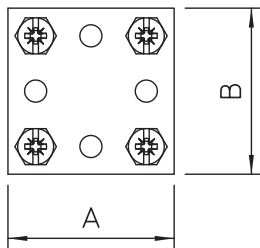

Maß A	60,00 mm
Maß B	60,00 mm
Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Flachleiter FI 30 / FI 30
Passung	max. FL30 mm