


# Technisches Datenblatt

## DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Art.-Nr. 5314615

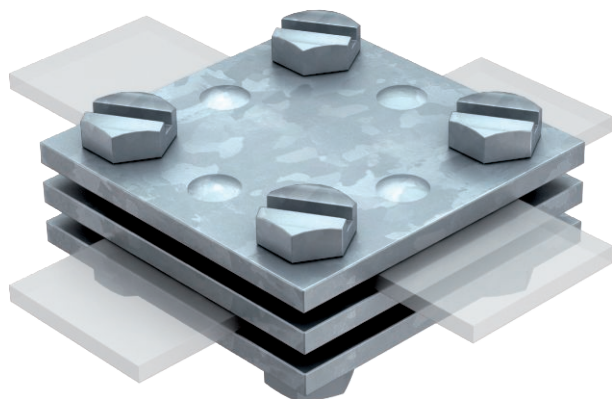

- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Passung: max. FL 30 x FL 30 bzw. max. FL 40 x FL 40
- mit Zwischenplatte
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskanmuttern M8



**St** Stahl


**FT** tauchfeuverzinkt

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	5314615
Typ	256 DIN 30 FT
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Dimension	30mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Gewicht	35,86 kg/100 St.

### Technische Daten

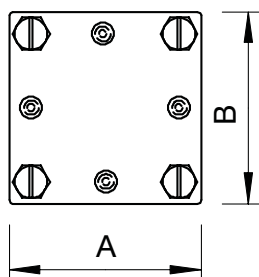

Maß A	60,00 mm
Maß B	60,00 mm
Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Flachleiter FI 30 / FI 30
Passung	max. FL30 mm
Zwischenplatte	<input checked="" type="checkbox"/>