


Technisches Datenblatt

Rinnenklemme für Wulststärke 15-22 mm

Art.-Nr. 5316219

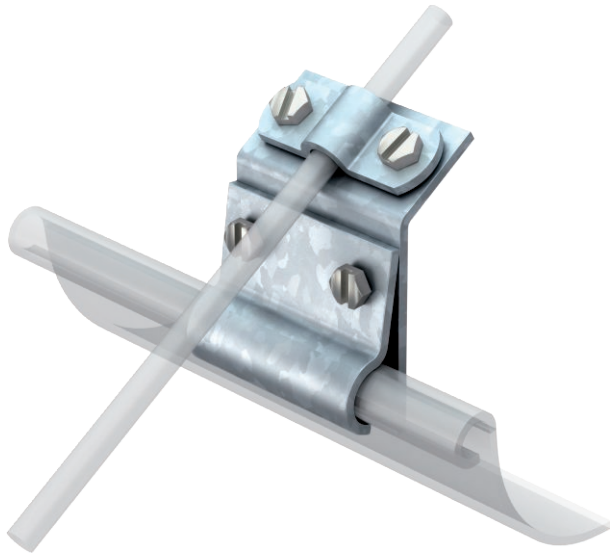

- passend für Wulststärke 15-22 mm
- mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Produktbeschreibung

Stammdaten

Art.-Nr.	5316219
Typ	262 A-DIN FT
Bezeichnung 1	Rinnenklemme
Dimension	8mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	19,61 kg/100 St.

Technische Daten

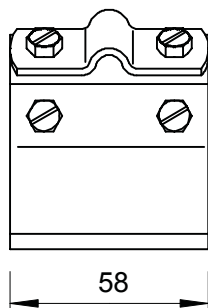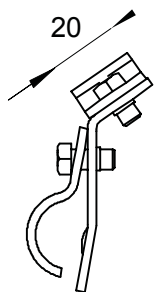

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Dachrinnenklemme
Klemmbereich	15-22 mm
Passung	Rd 8-10 mm