

# Technisches Datenblatt

## Rinnenklemme für alle Wulststärken

Art.-Nr. 5316324



- passend für alle Wulststärken
- mit 1 Sechskantschraube M8 x 30
- 2 Sechskantschrauben M6 x 12
- VA-Version auch als Zweimetall-Verbinder (Halter) zu verwenden


VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	5316324
Typ	267 VA
Bezeichnung 1	Rinnenklemme
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	11,36 kg/100 St.

### Technische Daten

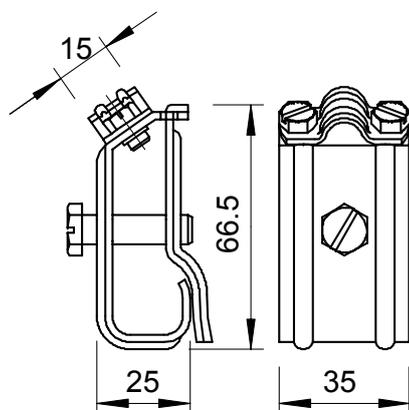

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Dachrinnenklemme
Passung	Rd 8-10 mm