


# Technisches Datenblatt

## Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke

Art.-Nr. 5317207

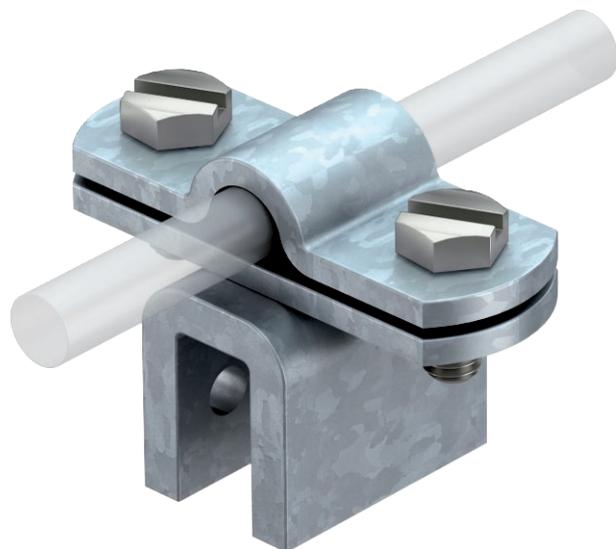

- Blechstärke bis 10 mm
- für Leitungsführung quer und parallel zum Blech
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)




- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	5317207
Typ	270 8-10 FT
Bezeichnung 1	Falzklemme
Dimension	8/10mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	13,81 kg/100 St.

### Technische Daten

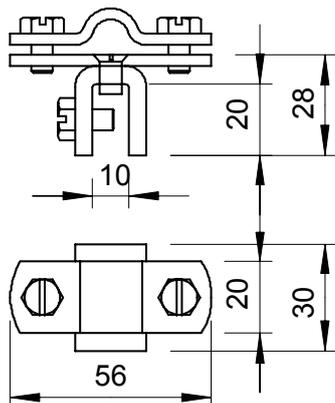

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Klemmbereich	max. 10 mm
Passung	8-10 mm
Passung	Rd 8-10 mm