


Technisches Datenblatt

Falzklemme bis 5 mm Blechstärke

Art.-Nr. 5317452

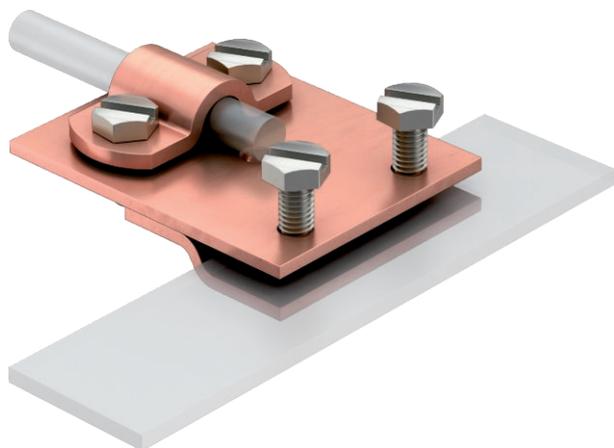

- Blechstärke bis 5 mm
- für Leitungsführung quer und längs zum Blech
- mit 4 Sechskantschrauben M6 x 12 aus rostfreiem Stahl (VA)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)




Cu Kupfer

Produktbeschreibung

Stammdaten

Art.-Nr.	5317452
Typ	271 CU
Bezeichnung 1	Falzklemme
Dimension	8/10mm
Werkstoff	Kupfer
Werkstoff Kürzel	Cu
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	15,23 kg/100 St.

Technische Daten

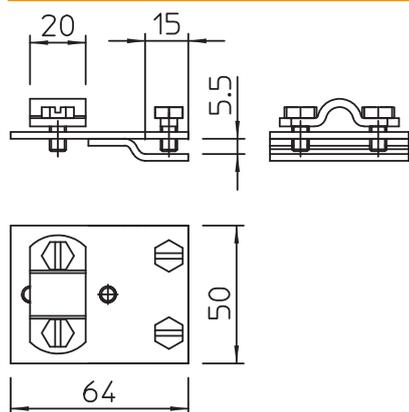

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Klemmbereich	max. 5 mm
Passung	Rd 8-10 mm