


# Technisches Datenblatt

## Anschlussklemme bis 14 mm

Art.-Nr. 5318084

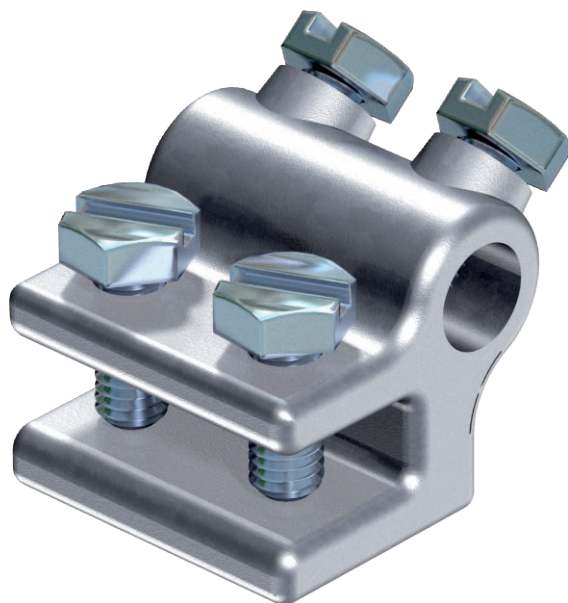

- Flanschdicke bis 8 bzw. bis 14 mm
- mit 4 Sechskantschrauben M8
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)




**TG** Temperguss  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	5318084
Typ	272 8
Bezeichnung 1	Klemme
Dimension	8mm
Werkstoff	Temperguss
Werkstoff Kürzel	TG
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Gewicht	22,80 kg/100 St.

### Technische Daten

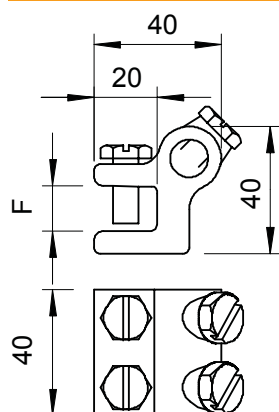

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Klemmbereich	max. 8 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	<input type="checkbox"/>