


# Technisches Datenblatt

## Falz- und Anschlussklemme bis 10 mm Blechstärke

Art.-Nr. 5317479

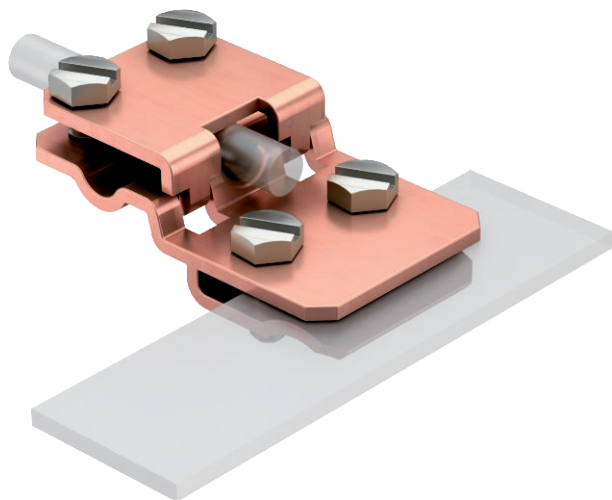

- Blechstärke bis 10 mm
- Für Leitungsführung quer und längs zum Blech
- 4 Sechskantschrauben M6 x 16
- Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



 

**Cu** Kupfer

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	5317479
Typ	274 CU
Bezeichnung 1	Falzklemme
Dimension	8/10mm
Werkstoff	Kupfer
Werkstoff Kürzel	Cu
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	11,34 kg/100 St.

### Technische Daten

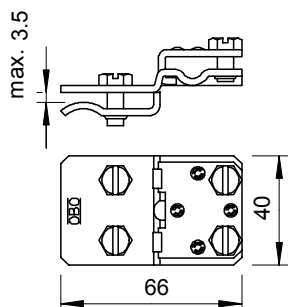

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Klemmbereich	max. 10 mm
Passung	19 mm
Passung	Rd 8-10 mm