

Technisches Datenblatt

Regenrohrschelle

Art.-Nr. 5350107




- zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren
- in Anlehnung an DIN 48818 C
- bandverzinkt (rd. 275 g/m² = 40 µm Mittelwert)
- mit 1 Sechskantschraube M8 x 20
- mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
- mit Anschlussloch \varnothing 11 mm

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5350107
Typ	301 DIN-100
Bezeichnung 1	Regenrohrschelle
Dimension	100mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	19,88 kg/100 St.

Technische Daten

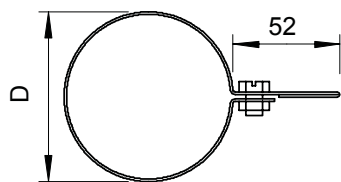

Maß D	100,00 \varnothing mm
Anschlussloch	11,00 mm
explosionssgeschützt	<input type="checkbox"/>
für Rohr	100,00 mm
Integrierte Rundleiterführung	<input type="checkbox"/>
Klemmbereich	100 mm
Zweimetallverbinder	<input type="checkbox"/>

