

# Technisches Datenblatt

## Regenrohrschelle

Art.-Nr. 5350115




- zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren
- in Anlehnung an DIN 48818 C
- bandverzinkt (rd. 275 g/m<sup>2</sup> = 40 µm Mittelwert)
- mit 1 Sechskantschraube M8 x 20
- mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
- mit Anschlussloch Ø 11 mm

<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	5350115
Typ	301 DIN-110
Bezeichnung 1	Regenrohrschelle
Dimension	110mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	24,92 kg/100 St.

### Technische Daten

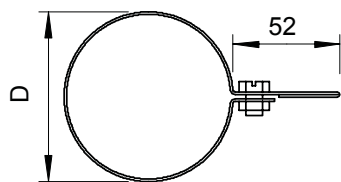

Maß D	110,00 Ø mm
Anschlussloch	11,00 mm
explosionssgeschützt	<input type="checkbox"/>
für Rohr	110,00 mm
Integrierte Rundleiterführung	<input type="checkbox"/>
Klemmbereich	110 mm
Zweimetallverbinder	<input type="checkbox"/>

