


Technisches Datenblatt

Universelle Regenrohrschelle 60-130 mm

Art.-Nr. 5350867

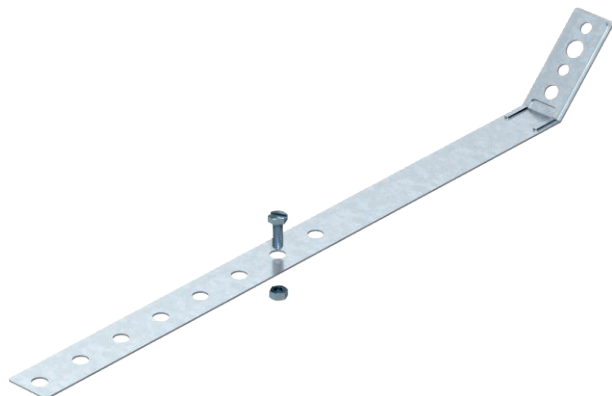


- Verstellbar für Rohrdurchmesser von 60-130 mm
- Mit 2 Anschlusslöchern \varnothing 7 mm
- Mit 1 Anschlussloch \varnothing 9 mm
- Mit 1 Anschlussloch \varnothing 11 mm
- Inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5350867
Typ	301 V
Bezeichnung 1	Regenrohrschelle
Bezeichnung 2	verstellbar
Dimension	420mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	11,90 kg/100 St.

Technische Daten

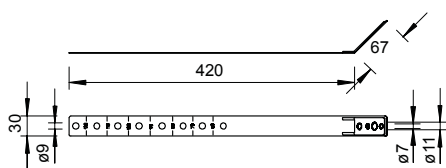

Anschlussloch	11,00 mm
explosionsschutz	<input type="checkbox"/>
Integrierte Rundleiterführung	<input type="checkbox"/>
Klemmbereich	60-130 mm
Zweimetallverbinder	<input type="checkbox"/>