

# Technisches Datenblatt

## Rohrschelle

Art.-Nr. 5102111

**OBO**  
BETTERMANN




- DIN 48818, Form D
- mit Anschlussloch Ø 11 mm
- 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10)
- 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	5102111
Typ	303 DIN-1
Bezeichnung 1	Rohrschelle
Dimension	1"
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	28,30 kg/100 St.

### Technische Daten

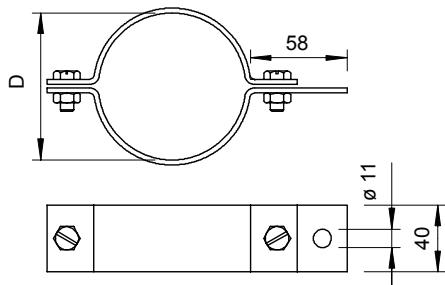

Maß D	33,70 Ø mm
Anschlussloch	11,00 mm
explosionsgeschützt	<input type="checkbox"/>
für Rohr	1 inch
für Rohr	33,70 mm
Integrierte Rundleiterführung	<input type="checkbox"/>
Klemmbereich	33,7 mm
Zweimetallverbinder	<input type="checkbox"/>