

Technisches Datenblatt

Verbinder Rd 8-10 mm, 1fach

Art.-Nr. 5304107



- Mit Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Fächerscheibe aus VA
- Mit Bohrung 10,2 mm
- Mit vormontiertem Druckstück aus Zinkdruckguss
- Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Produktbeschreibung

Stammdaten

Art.-Nr.	5304107
Typ	5001 DIN-FT+VA
Bezeichnung 1	Verbindungsklemme
Bezeichnung 2	für Rundleiter mit VA Mutter
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Gewicht	7,45 kg/100 St.

Technische Daten

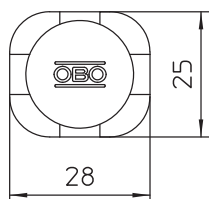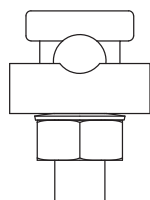

Art der Befestigungsschraube	Klemmschraube
Art des Verbinders	Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	<input type="checkbox"/>