


# Technisches Datenblatt

## Anschluss- und Endstück

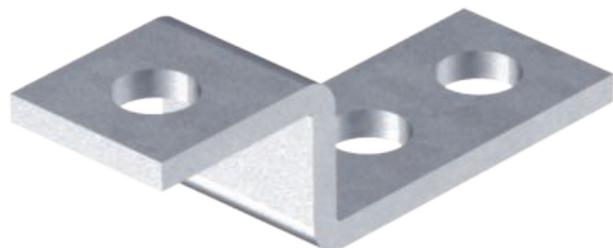

Art.-Nr. 5304997



- Zum Anschluss an Stahlkonstruktionen oder zum Anschrauben an Erdungsfestpunkte
- Für Anschlüsse: Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter FL30 x 3,5
- 2 x Anschlusslöcher  $\varnothing$  11 mm
- 1 x Anschlussloch  $\varnothing$  D mm


- St** Stahl
- FT** tauchfeuverzinkt

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	5304997
Typ	5011
Bezeichnung 1	Verbindungsklemme
Dimension	80x25x25
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Gewicht	7,06 kg/100 St.

### Technische Daten

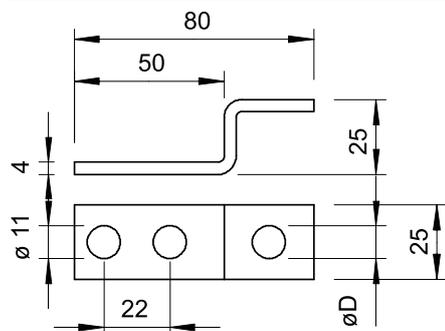

Maß D	11,00 $\varnothing$ mm
Art der Befestigungsschraube	sonstige
Art des Verbinders	Endstück
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter FI 30
Zwischenplatte	<input type="checkbox"/>