


Technisches Datenblatt

Flachleiter Stahl, verzinkt

Art.-Nr. 5019355

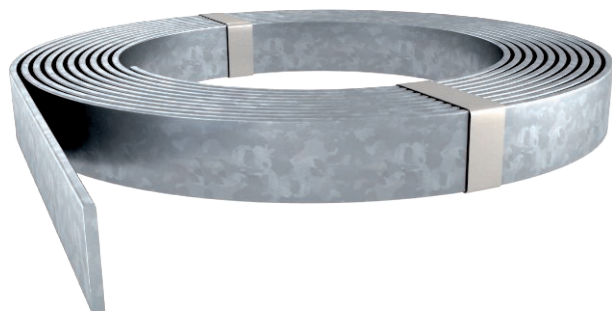

- einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinkauflage: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (ca. $70 \mu\text{m}$ im Mittelwert)
- für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5019355
Typ	5052 DIN 40X4
Bezeichnung 1	Bandstahl
Bezeichnung 2	50kg Ring
Dimension	40x4mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	40 m
Gewicht	128,00 kg/100 m

Technische Daten

	Breite	40,00 mm
	Höhe	4,00 mm
	Maß B	40,00 mm
	Maß H	4,00 mm
	Abmessung BxH	40 x 4 mm
	Normalring	40 ca. m
	Normalring	51,00 ca. kg
	Querschnitt	160,00 mm ²