

Technisches Datenblatt

Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich



Art.-Nr. 5019360



- einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinkauflage: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (ca. $70 \mu\text{m}$ im Mittelwert)
- für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich




St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5019360
Typ	5052 DIN 40X5
Bezeichnung 1	Bandstahl
Bezeichnung 2	50kg Ring
Dimension	40x5mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	30 m
Gewicht	162,00 kg/100 m

Technische Daten

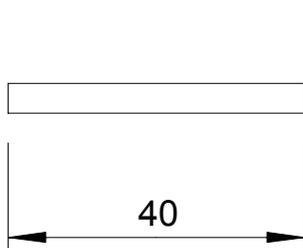

Breite	40,00 mm
Höhe	5,00 mm
Maß B	40,00 mm
Maß H	5,00 mm
Abmessung BxH	40 x 5 mm
Normalring	30 ca. m
Normalring	50,00 ca. kg
Querschnitt	200,00 mm ²