


Technisches Datenblatt

Flachleiter Edelstahl

Art.-Nr. 5018501

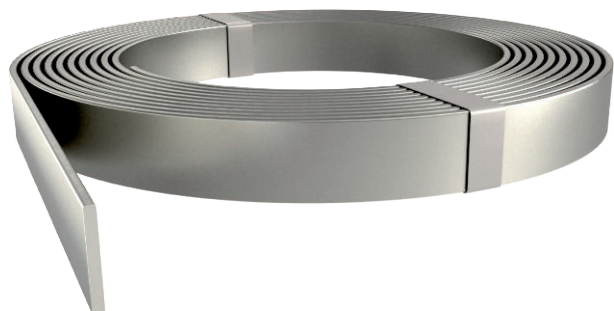

- einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- nach Fundamenternorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
- für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen
- für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	5018501
Typ	5052 V2A 30X3.5
Bezeichnung 1	Bandstahl
Bezeichnung 2	50m Ring
Dimension	30x3,5mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 m
Gewicht	82,50 kg/100 m

Technische Daten

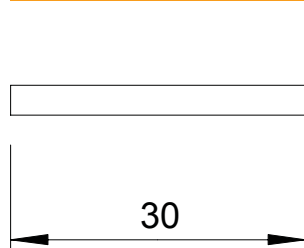

Breite	30,00 mm
Höhe	3,50 mm
Maß B	30,00 mm
Maß H	3,50 mm
Abmessung BxH	30 x 3,5 mm
Normalring	50 ca. m
Normalring	42,00 ca. kg
Querschnitt	105,00 mm ²