

Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Rd 8-10 und FL 30

Art.-Nr. 5033209



- für Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter FL 30 x 3,5
- mit lose beigelegter Sechskant-Holzschraube 6 x 70 und Spreizdübel 910/N




St Stahl
FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|------------------|
| Art.-Nr. | 5033209 |
| Typ | 835 |
| Bezeichnung 1 | Bandstahlhalter |
| Dimension | 74x54x33 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | tauchfeuverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oberfläche Kürzel | FT |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 8,91 kg/100 St. |

Technische Daten

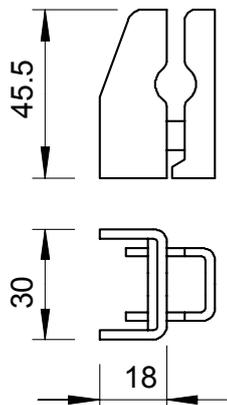

| | |
|----------------|--------------------------|
| Passung | Rd 8/10/ FL 30x3,5 mm |
| Zwischenplatte | <input type="checkbox"/> |