


# Technisches Datenblatt

## Erdungsschelle Typ 925

Art.-Nr. 5040094

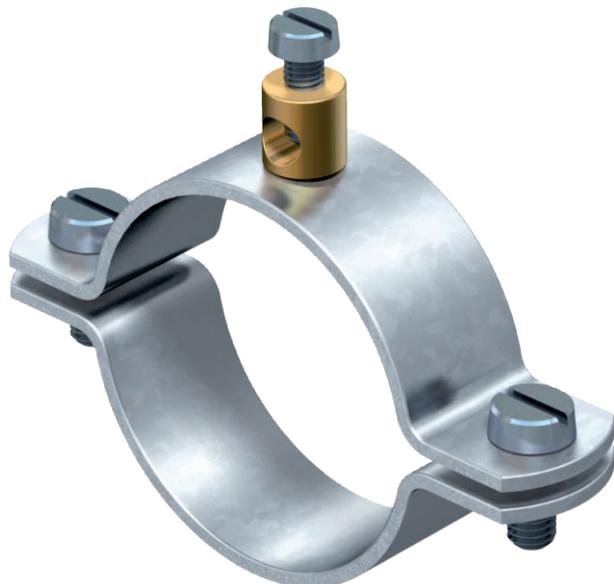

- für Rohre 1/4 - 1 1/2 Zoll bzw.  $\varnothing$  11,5-48,3 mm
- Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 16 mm<sup>2</sup> mit Anschlussklemme, vernietet aus Messing und 1 Zylinderschraube M5 x 12
- bis Größe 1 1/2 Zoll mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 (G)




- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	5040094
Typ	925 3/4
Bezeichnung 1	Erdungsschelle
Bezeichnung 2	für Leiter bis 16mm <sup>2</sup>
Dimension	3/4"
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	5,32 kg/100 St.

### Technische Daten

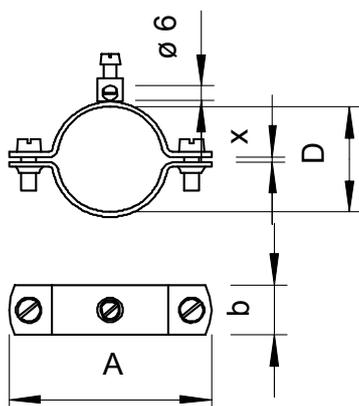

Maß A	62,00 mm
Maß D	26,90 mm
Maß X	2,00 mm
Maß b	18,00 mm
Anzahl der Leiter	1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels	0,00 - 16,00 mm <sup>2</sup>
für Rohrdurchmesser	3/4 Zoll
Spannbereich D	24,90 - 26,90 mm
Spannbereich D	3/4 Zoll