

# Technisches Datenblatt

## Anschlussleitung - AL EX ISG

Art.-Nr. 5240104




UV-beständige Anschlussleitung (Kupfer 25 mm<sup>2</sup>) zur Montage der OBO EX-Trennfunkstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken. Beidseitig mit Kabelschuh für M10 Schrauben, einseitig mit M10 Schraube, Mutter und Federring.

**Cu** Kupfer

### Stammdaten

Art.-Nr.	5240104
Typ	AL EX ISG 200
Bezeichnung 1	Anschlussleitung
Bezeichnung 2	für EX ISG H
Dimension	200mm
Werkstoff	Kupfer
Werkstoff Kürzel	Cu
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	12,30 kg/100 St.

### Technische Daten

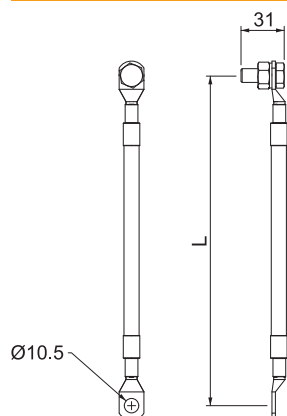

Abmessung	200 mm
Anschlusskabellänge	0,20 m