

Technisches Datenblatt

Dichtmanschette für Rundleiter

Art.-Nr. 2360041




- Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten/ Wänden (z. B. weiße Wanne)
- zur Montage auf Anschlussfahnen mit Edelstahl-Spannbändern
- mit Druckwasserprüfung bis 5 bar
- nach DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5)

TPE Thermoplastisches Elastomer

Stammdaten

Art.-Nr.	2360041
Typ	DW RD10
Bezeichnung 1	Dichtmanschette
Bezeichnung 2	für Rundleiter 10mm
Dimension	RD10
Farbe	pastellorange
RAL-Nummer	2003
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Werkstoff Kürzel	TPE
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	13,00 kg/100 St.

Technische Daten

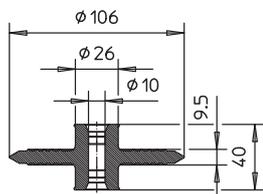

Art des Zubehörs	Dichtmanschette
Passung	RD 10 mm

