

# Technisches Datenblatt

## Rinnenklemme RK-FIX

Art.-Nr. 5316459



- für bis zu 2 Rundleiter Rd 6 oder Rd 8
- passend für alle Wulststärken (15-25 mm)
- mit 1 Flachrundschraube M10 x 45
- Schraube und Mutter aus VA-Edelstahl
- mit Feder zur Vorfixierung an der Regenrinne
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)





VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	5316459
Typ	RK-FIX VA
Bezeichnung 1	Rinnenklemme mit Feder
Dimension	2x8 / 2x6mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	19,10 kg/100 St.

### Technische Daten

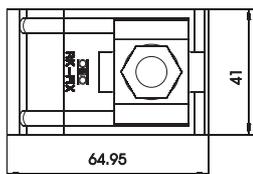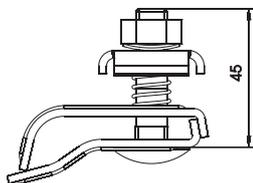

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Dachrinnenklemme
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Klemmbereich	15-25 mm
Passung	2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 mm