

Technisches Datenblatt

Fangstangenhalter für Schrägdach

Art.-Nr. 5403335



Standfuß-System: Stangenhalter für Schrägdächer, zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von \varnothing 16 mm Fangstangen


- System bestehend aus Halter in Edelstahl V2A
- schnelle und einfache Montage
- Winkel einstellbar
- bei hohen Fangstangen (> 1 m) ist eine zusätzliche Befestigung mit isolierten Abstandhaltern notwendig

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	5403335
Typ	SD-Fix
Bezeichnung 1	Stangenhalter
Bezeichnung 2	für Schrägdächer
Dimension	Rd16
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	81,00 kg/100 St.

Technische Daten

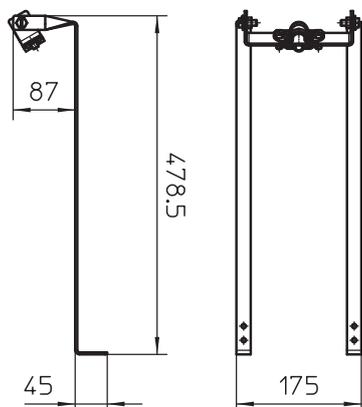

Länge	478,50 mm
Breite	175,00 mm
Maß D	16,00 \varnothing mm
Befestigungsart Stange	mit Schraubscelle
Befestigungsart Halter	Bohrung
Werkstoff des Überlegers	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Unterteils	Edelstahl, rostfrei 1.4301