

Technisches Datenblatt

isCon®-Ableitung Basic in schwarz

Art.-Nr. 5408014



Angaben zur Verlegung der OBO isCon® Basic-Leitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.


- hochspannungsfeste, isolierte Ableitung
- zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- getestet in Anlehnung an IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H1/150 kA
- äquivalenter Trennungsabstand $s_e \leq 0,45$ m (Luft) und $s_e \leq 0,90$ m (fester Baustoff)
- getestet nach IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- halogenfrei
- Brandlast 3,3 kWh/m



Stammdaten

Art.-Nr.	5408014
Typ	isCon BA 45 SW
Bezeichnung 1	Isolierte Ableitung
Bezeichnung 2	100 m Trommel
Dimension	ø 20mm
Farbe	schwarz
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 m
Gewicht	57,00 kg/100 m

Technische Daten

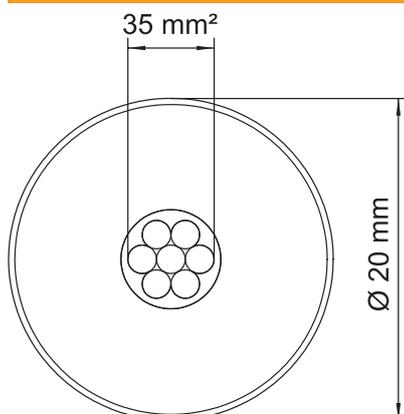

äquivalenter Trennungsabstand s_e /m	0,45
Durchmesser	20,00 mm
Nenngröße Ø	20 mm
Querschnitt	35,00 mm²