


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter PA, Schrägdach

Art.-Nr. 5408072

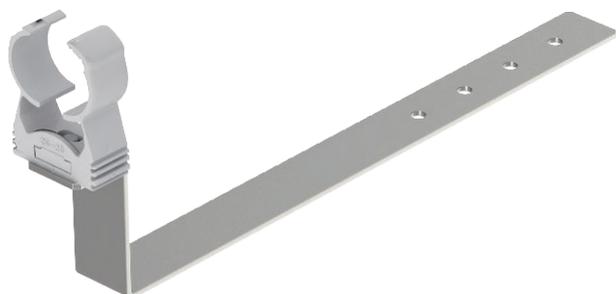


- zum Verlegen der isCon®-Leitung bei Satteldächern

PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	5408072
Typ	isCon H280 26 PA
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Ziegeldächer
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	14,06 kg/100 St.

Technische Daten

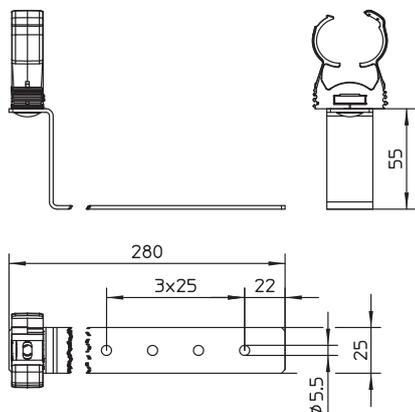

Länge	280,00 mm
Anschluss	Rundleiter
Anwendung	Satteldach
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis	26
Montageart	schraubbar
Montagehöhe	55,00 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff Oberteil	PA
Werkstoff Unterteil	V2A