

# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter VA, Schrägdach

Art.-Nr. 5408074




- zum Verlegen der isCon®-Leitung bei Satteldächern
- Leitungshalter mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern

**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

### Stammdaten

Art.-Nr.	5408074
Typ	isCon H280 26 VA
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Ziegeldächer
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	16,90 kg/100 St.

### Technische Daten

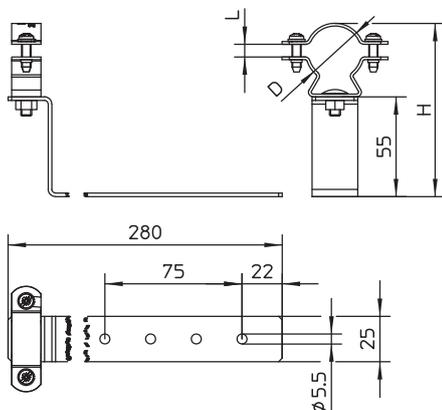

Länge	280,00 mm
Maß L	7,00 mm
Anschluss	Rundleiter
Anwendung	Satteldach
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis	26
Montageart	schraubbar
Montagehöhe	55,00 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)