

Technisches Datenblatt

Leitungshalter VA für isCon® Professional+ / Premium

Art.-Nr. 5408064




- für isCon®-Leitung zur Montage an Dach-/Wandaufbauten
- mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	5408064
Typ	isCon H 26 VA
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Bezeichnung 2	für isCon-Ableitung grau
Dimension	ø 26mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	3,40 kg/100 St.

Technische Daten

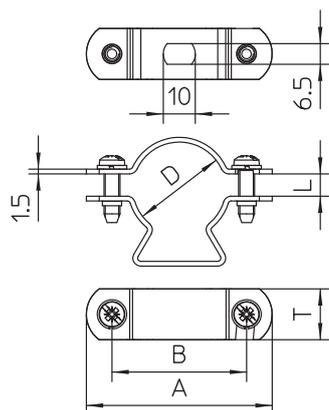

Maß A	58,00 mm
Maß B	42,00 mm
Maß D	26,00 Ø mm
Maß H	37,00 mm
Maß L	7,00 mm
Maß T	16,00 mm
Leiterabmessungen	26 mm rund
Passung	26 mm rund mm