

Technisches Datenblatt

isCon®-Ableitung Premium in schwarz



Art.-Nr. 5408018



Angaben zur Verlegung der OBO isCon®Premium Leitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.


- hochspannungsfeste, isolierte Ableitung
- gleitladungsfrei
- getestet in Anlehnung an IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H2/200 kA
- äquivalenter Trennungsabstand $s_e \leq 0,90$ m (Luft) und $s_e \leq 1,8$ m (fester Baustoff)
- getestet nach IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- halogenfrei
- Brandlast 4,2 kWh/m



Stammdaten

Art.-Nr.	5408018
Typ	isCon PR 90 SW
Bezeichnung 1	Isolierte Ableitung
Bezeichnung 2	100 m Trommel
Dimension	Ø 23mm
Farbe	schwarz
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 m
Gewicht	66,60 kg/100 m

Technische Daten

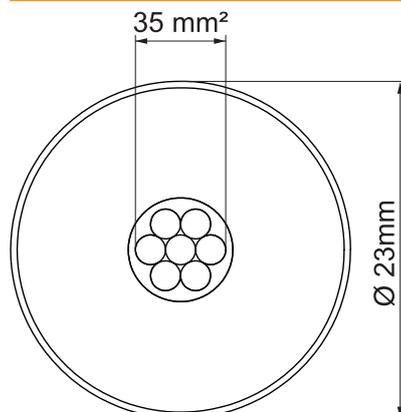

äquivalenter Trennungsabstand s_e /m	0,9
Durchmesser	23,00 mm
Nenngröße Ø	23 mm
Querschnitt	35,00 mm²