

# Technisches Datenblatt

## isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass

Art.-Nr. 5408930



- schraublose Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 50 mm Durchmesser
- z. B. für innenverlegte OBO isCon®-Leitung
- Dachneigung bis max. 5 Grad
- inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
- Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

### Stammdaten

Art.-Nr.	5408930
Typ	isFang 3B-100-A
Bezeichnung 1	Dreibeinstativ + Auslass
Bezeichnung 2	für isCon-Leitung innen
Dimension	1,3x1,4m
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	610,00 kg/100 St.

### Technische Daten

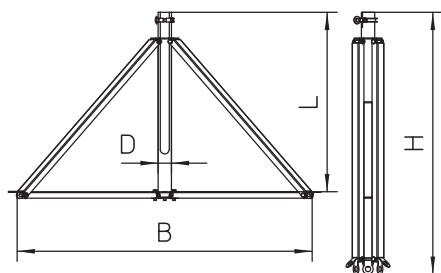

Maß B	1.026,00 mm
Maß D	50,00 Ø mm
Maß H	885,00 mm
Maß L	600,00 mm
Ausführung	Stativ
Aufnahme Fangstange	schraublos
Durchmesser	1.026,00 mm